




## FLMMS SISÄVALOKAAPELI

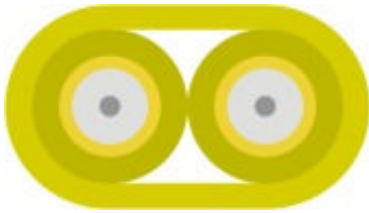

### KÄYTTÖ

FLMS-kaapeli, jonka päällä erillinen halogeeniton nippupolttokokeen kestävä ulkovaippa. Soveltuu välikaapeli- ja kytkentäjohtosovelluksiin. Kuidut on päällystetty Drakan uudella helposti kuorittavalla ES9 (Easy Strip) kiinteäpäällysteellä. OM2, OM3- ja OM4-kuitukaapeleissa on hyvin taivutusta sietävät BendBright kuidut. Nippupolttokokeen kestävä ja halogeeniton FireRes® ulkovaippa.

### RAKENNE

<b>Kuitu</b>	Kiinteä päällysteinen (ES9) 900 µm yksimuoto- ( <b>BendBright<sup>XS</sup></b> ) tai monimuotokuitu
<b>Vetoelementit</b>	Kerros synteettisiä kuitunippuja optisen kuidun ympärillä
<b>Vaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton vaippa, EN 50290-2-27.
<b>Vaipan väri</b>	SMT-kuitu; OS2, BendBright <sup>XS</sup> keltainen GKT-kuitu; OM1 harmaa GIT-kuitu; BendBright OM2 oranssi GIT-kuitu; BendBright OM3 turkoosi GIT-kuitu; BendBright OM4 turkoosi
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton vaippa, EN 50290-2-27.
<b>Ulkovaipan väri</b>	SMT-kuitu; OS2, BendBright <sup>XS</sup> keltainen GKT-kuitu; OM1 harmaa GIT-kuitu; BendBright OM2 oranssi GIT-kuitu; BendBright OM3 turkoosi GIT-kuitu; BendBright OM4 turkoosi

### OMINAISUUKSIA

<b>Standardit</b>	IEC 60794-2-10 EN 187 000 EN 50 173-1 IEC 60332-1 IEC 60332-3-24 Nippuna itsestään sammuva IEC 60754-2 IEC 61034
<b>Värijärjestelmä</b>	IEC 60304
<b>Maksimi vetovoima asennuksessa</b>	240 N
<b>Lämpötila-alueet</b>	
<b>Käyttö</b>	-40... +70 °C
<b>Kuljetus</b>	-40... +70 °C
<b>Varastointi</b>	-40... +70 °C
<b>Asennus</b>	-15... +60 °C
<b>Puristuslujuus Levy</b>	600 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

## FLMMS SISÄVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskela / Vakiopituus km	Taivutussäde min. mm	Snro
2xSMT OS2	3 x 5	18	S40A / 2	25	0241653
2xSMT BBXS	3 x 5	18	S40A / 2	7,5	0241659
2xGKT OM1	3 x 5	18	S40A / 2	25	0241613
2xGIT BB OM2	3 x 5	18	S40A / 2	7,5	0241615
2xGIT BB OM3	3 x 5	18	S40A / 2	7,5	0241617
2xGIT BB OM4	3 x 5	18	S40A / 2	7,5	0241619

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.