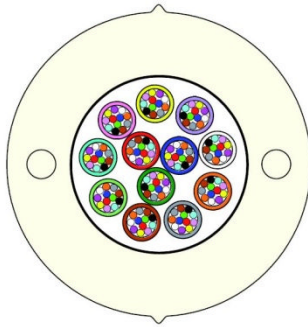


FY2RMS-FT
SISÄVALOKAAPELI

KÄYTTÖ

Metalliton sisäverkon Flextube® runkokaapeli nousukanavaan ja hyllylle. Täysin kuiva rakenne, 4 ja 12 kuidun Flextube® moduulit. Kuitumoduulien kylkiotto 6 m pituudelta vaippaan tehtävän aukon kautta. Kaapeli on osa VERTICASA^{XS} kiinteistön optisen sisäverkon kaapelointiratkaisua. Kaapelin käsittely asennettaessa erittäin nopeaa, helppoa ja siistiä. Flextube®-moduuli voidaan avata ilman työkaluja. Yksittäispolttokokeen kestävä vaippa.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu BendBright ^{XS}
Toisio- päällystys	Joustava ja pehmeä värillinen Flextube®-mikromoduuli. Moduulissa on 4 tai 12 kuitua
Vetoelementit	Kaksi lasikuitulujitteista muovilankaa ulkovaipan sisällä
Ulkovaippa	Yhtenäinen vaalea LSZH-vaippa

OMINAISUUKSIA

Standardi	IEC 60794 IEC 60332-1-2
Värijärjestelmä	IEC 60304
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	10 x kaapelin halkaisija
Kylkiottopituus	6 m
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-10... +60 °C
Kuljetus	-40... +70 °C
Varastointi	-40... +70 °C
Asennus	-5... +60 °C
Puristuslujuus	
Levy	1000 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FY2RMS-FT SISÄVALOKAAPELI

4 kuitua elementissä:

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskele / Vakiopituus km	Asennusvetovoima N	Snro
12x4xSML BBXS	10,5	100	PK / 4	500	0231470
24x4xSML BBXS	11,5	115	PK / 4	500	0231472
36x4xSML BBXS	13,0	140	PK / 4	600	0231474

12 kuitua elementissä:

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskele / Vakiopituus km	Asennusvetovoima N	Snro
2x12xSML BBXS	8,7	80	PK / 4	500	0202179
4x12xSML BBXS	8,7	80	PK / 4	500	0202181
8x12xSML BBXS	10,5	110	PK / 4	500	0202182
12x12xSML BBXS	10,5	110	PK / 4	500	0202183
16x12xSML BBXS	14,0	170	PK / 4	600	0231468
24x12xSML BBXS	14,0	170	PK / 4	600	0231469

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.