


FYO2PMU FTTH MAAVALOKAAPELI

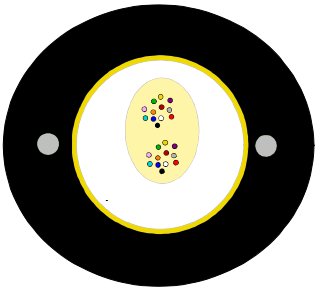

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D)
Toisio-pääilystys	Spiral Space [®] muovisydän, jossa on erikoismassan täyttämä onkalo
Vedenesto	Kaapelisydämen ympärillä on vedenestolangat
Vetoelementit	Kaksi teräslankaa ulkovaipan sisällä, nimellishalkaisija 1,2 mm
Ulkovaippa	Yhtenäinen musta säänkestävä HDPE-vaippa

KÄYTTÖ

Yleiskaapeli "kuitu kotiin" soveltuksiin kanavaan ja suoraan maahan asennettavaksi. Soveltuu hyvin aurasasennukseen. Sopii myös ilma-asennukseen lyhyelle jänneväliille. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman rasituksen. Erinomainen puristuslujuus. Erityisesti omakotitalon liittämiseksi optiseen liittytäväverkkoon.

OMINAISUUKSIA

Standardi	IEC 60794-3-10
Värijärjestelmä	FIN2012
Maksimi vetovoima asennuksessa	3500 N
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	12 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-45... +70 °C
Kuljetus	-45... +70 °C
Varastointi	-45... +70 °C
Asennus	-15... +60 °C
Puristuslujuus	
Levy	5000 N/100 mm
Tanko	2000 N

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FYO2PMU FTTH
MAAVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskele / Vakiopituus km	Asennus- vetovoima N	Snro
4xSML	9,0	80	K14 / 6	3500	0242901
6xSML	9,0	80	K14 / 6	3500	0242902
12xSML	9,0	80	K14 / 6	3500	0242903
2x12xSML	9,0	80	K14 / 6	3500	0242905

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.