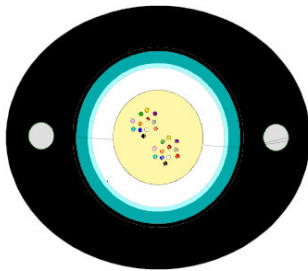


FYOVD2PMU
MAAVALOKAAPELI

KÄYTTÖ

Yleiskaapeli kanavaan ja suoraan maahan asennettavaksi. Soveltuu hyvin aurasasennukseen. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman rasituksen. Kaapelin käsittely asennettaessa helppoa. Jyrsijäsuojaus. Erinomainen puristuslujuus.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D)
Toisio- päällystys	Muovisydän, jossa on erikoismassan täyttämä onkalo
Vedenesto	Kaapelisydämen päällä on vedenestonauha
Suojaus	Pitkittäinen korrugoitu 0,15 mm:n muovipinnoitettu teräsnauha
Vetoelementit	Kaksi teräslankaa ulkovaipan sisällä, nimellishalkaisija 1,6 mm
Ulkovaippa	Yhtenäinen musta säänkestävä HDPE-vaippa

OMINAISUUKSIA

Standardi	IEC 60794-3-10
Värijärjestelmä	FIN2012
Maksimi vetovoima asennuksessa	5000 N
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	10 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-45... +70 °C
Kuljetus	-45... +70 °C
Varastointi	-45... +70 °C
Asennus	-15... +60 °C
Puristuslujuus	
Levy	6000 N/100 mm
Tanko	2000 N

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FYOVD2PMU
MAAVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkausela / Vakiopituus km	Materiaali No.	Snro
6xSML	12,7	170	K18 / 6	60024424	0242900
12xSML	12,7	170	K18 / 6	60024494	0242920
2x12xSML	12,7	170	K18 / 6	60024495	0242921
4x12xSML	14,5	205	K22 / 6	60024496	0242922
8x12xSML	15,5	240	K22 / 6	60024497	0242924

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.