


FYOVD2PMU LAN MAAVALOKAAPELI LÄHIVERKKOON

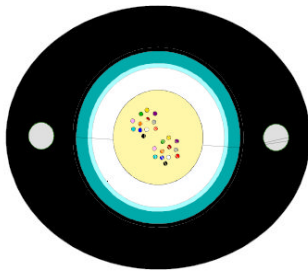

KÄYTTÖ

Yleiskaapeli kanavaan ja suoraan maahan asennettavaksi. Soveltuu hyvin aurasasennukseen. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman rasituksen. Kaapelin käsittely asennettaessa helppoa. Jyrsijäsuojaus. Erinomainen puristuslujuus. Erityisesti kiinteistöjen tietoverkkosovellutuksiin.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} monimuotokuitu ja lisäksi yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D) Y-versioissa
Toisio-pääilystys	Muovisydän, jossa on erikoismassan täyttämä onkalo
Vedenesto	Kaapelisydämen päällä on vedenestonauha
Suojaus	Pitkittäinen korrugoitu 0,15 mm:n muovipinnoitettu teräsnauha
Vetoelementit	Kaksi teräslankaa ulkovaipan sisällä, nimellishalkaisija 1,6 mm
Ulkovaippa	Yhtenäinen musta säänkestävä HDPE-vaippa

OMINAISUUKSIA

Standardi	IEC 60794-3-10
Värijärjestelmä	FIN2012
Maksimi vetovoima asennuksessa	5000 N
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	10 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-45... +60 °C
Kuljetus	-45... +60 °C
Varastointi	-45... +60 °C
Asennus	-15... +60 °C
Puristuslujuus Levy	6000 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FYOVD2PMU LAN MAAVALOKAAPELI LÄHIVERKKOON

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskelä / Vakiopituus km	Asennusvetovoima N	Snro
4xGKL OM1	12,5	170	K14 / 4	5000	0242304
2x4xGKL OM1	12,5	170	K14 / 4	5000	0242308
12xGKL OM1	12,5	170	K14 / 4	5000	0242312
2x12xGKL OM1	12,5	170	K14 / 4	5000	0242314

FYOVD2PMU-Y LAN MAAVALOKAAPELI LÄHIVERKKOON

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskelä / Vakiopituus km	Asennusvetovoima N	Snro
4xSML+4xGKL OM1	12,5	170	K14 / 4	5000	0241763
4xSML+2x4xGKL OM1	12,5	170	K14 / 4	5000	0241764
2x4xSML+2x4xGKL OM1	12,5	170	K14 / 4	5000	0241768
12xSML+12xGKL OM1	12,5	170	K14 / 4	5000	0242746
2x12xSML+2x12xGKL OM1	14,0	205	K16 / 4	5000	0242752
4x12xSML+4x12xGKL OM1	15,5	240	K18 / 4	5000	0242756

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.