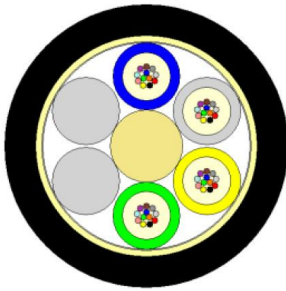


FZORMU-SD ADSS 4,5kN
ILMAVALOKAAPELI

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D).
Toisio- päälystys	Rasvatäytteinen värillinen muoviputki (miniputki)
Täyte	Muovilanka
Keski- elementti	Lasikuitulujitteinen muovitanko, joka on tarvittaessa päälystetty polyeteenillä.
Kertaus	Miniputket (ja mahdolliset täytteet) ovat SZ-kerrattu keskielementin ympärille
Vedenesto	Kaapelisydämen ympärillä on pitkittäinen vedenestonauha.
Vetoelementit	Kerros aramidilankoja
Ulkovaippa	Yhtenäinen musta säänkestävä HDPE-vaippa, repäisylanka alla

KÄYTTÖ

Metalliton itsekantava ilmakaapeli pylväsasennuksiin avojohtolinjoihin. Kestää myös talvisien olosuhteiden jääkuormia tai tuulen aiheuttamaa kuormitusta. Kaapelin käsittely jatkettaessa vaivatonta. Laaja käyttölämpötila-alue.

OMINAISUUKSIA

Standardi	IEC 60794
Värijärjestelmä	FIN2012
Jääkuorma	25 N/m
Maksimi jänneväli	70 m
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	10 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-45... +70 °C
Kuljetus	-45... +70 °C
Varastointi	-45... +70 °C
Asennus	-15... +60 °C
Puristuslujuus Levy	2000 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FZORMU-SD ADSS 4,5kN
ILMAVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkausela / Vakiopituus km	Pitkäaikainen vetovoima N	Snro
12xSML	11,6	100	K14 / 4	4500	0231481
2x12xSML	11,6	100	K14 / 4	4500	0231482
4x12xSML	11,6	100	K14 / 4	4500	0231484
6x12xSML	11,6	100	K14 / 4	4500	0231485
8x12xSML	13,4	120	K14 / 4	4500	0231486

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.