


PK-34 VALMISPÄÄTTEET

DrakaHybrid sisäverkkokaapelointi

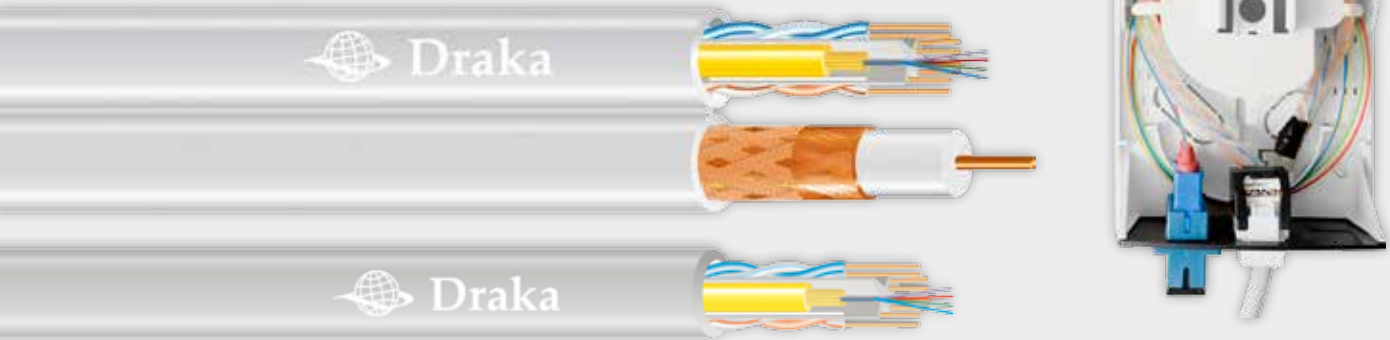

NIMELLISJÄNNITE

Maksimi käyttöjännite on 75 V (DC)

KÄYTTÖ

Kiinteistöjen sisäverkkojen nousukaapeloinnin toteuttamiseen suunnitellut DrakaHybrid-yhdistelmäkaapelit on päätetty valmiiksi liittimiin PK-34 päätetekeloon. Kategoria 6 parikaapeliin on yhdistetty neljän kuidun valokaapeli. Toisessa versiossa mukana on myös TELLU 13 koaksiaalikaapeli.

Määrämittaiset kaapelit voivat olla päätetty myös molemmista päistä liittimiin, jolloin liittimet ovat suojattu toisessa päässä kaapelin vedon mahdollistavaan vetopäähän. Valmispäätteet eliminoi kuitujen hitsaamisen ja liittimien liittämisen joko toisessa tai molemmissa päissä kaapeliyhteyttä.

Valmispäätteet on tarkoitettu sisäasennuksiin. Kiinteistöjen sisäverkkojen nousukaapeloinnit (kuitukaapeli, kupariparikaapeli ja koaksiaalikaapeli) voidaan toteuttaa yhden kaapelin vedolla. Tuote on pakattu asennusta helpottavaan pahvilaatikkoon, jonka sisällä on pienoiskela.

Kaapelin suurin sallittu käyttölämpötila:

- jatkuvassa käytössä 60 °C

Alin suositeltu käsittelylämpötila (1) 0 °C

RAKENNE

PK-34 kotelo

- Materiaali Muovi
- Mitat 93 x 50 x 125 mm (L x S x K)

Liittimet (3)

4 x SC-adaptteri tai 2 x LC-kaksoisadaptteri;
RJ-45-liityntämoduuli; F-liitin

Kaapeli

DrakaHybrid Cat6 + 4 x BBXS (4)
DrakaHybrid Cat6 + 4 x BBXS + TELLU 13

STANDARDIT

EN 50173-1; EN 50288 (Cat 6)

IEC / EN 60332-1 (Kaapeli on itsestään sammuva)

IEC / EN 61034 (vähän savuava)

EN 50267 (halogeeniton)

G652D; G657A2 (kuitu)

SERTIFIKAATIT, HYVÄKSYNNÄT

Valmispäätte ei sisällä raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Valmispäätte täyttää raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

TULLIKOODI

8544 49 20

Esiasennetut tuotteet

PK-34 VALMISPÄÄTTEET

OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI	Sähkönumero	Kaapelin pituus (m)	Kuituliitin (3)	RJ 45-moduuli (Cat 6)	F-liitin (koaksiaali)	Pakkaus (2)
PK-34-CAT6+4xBBXS-20-4xSC+RJ45	7276239	20	4xSC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xSC+RJ45	7276240	30	4xSC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-40-4xSC+RJ45	7276241	40	4xSC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-50-4xSC+RJ45	7276242	50	4xSC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-60-4xSC+RJ45	7276262	60	4xSC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-70-4xSC+RJ45	7276263	70	4xSC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-80-4xSC+RJ45	7276264	80	4xSC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-90-4xSC+RJ45	7276265	90	4xSC/-	RJ 45/-	-	B
PK-34-CAT6+4xBBXS-20-4xLC+RJ45	7276256	20	4xLC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xLC+RJ45	7276257	30	4xLC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-40-4xLC+RJ45	7276258	40	4xLC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-50-4xLC+RJ45	7276259	50	4xLC/-	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-20-4xSC+RJ45+F	7276248	20	4xSC/-	RJ 45/-	FC/-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-30-4xSC+RJ45+F	7276249	30	4xSC/-	RJ 45/-	FC/-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-40-4xSC+RJ45+F	7276250	40	4xSC/-	RJ 45/-	FC/-	B
PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-50-4xSC+RJ45+F	7276251	50	4xSC/-	RJ 45/-	FC/-	B
PK-34-CAT6+4xBBXS+TELLU13-60-4xSC+RJ45+F	7276266	60	4xSC/-	RJ 45/-	FC/-	B
PK-34-CAT6+4xBBXS-20-4xSC+RJ45/4xSC	7260860	20	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-25-4xSC+RJ45/4xSC	7260861	25	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xSC+RJ45/4xSC	7260862	30	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-35-4xSC+RJ45/4xSC	7260863	35	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-40-4xSC+RJ45/4xSC	7260864	40	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-45-4xSC+RJ45/4xSC	7260865	45	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-50-4xSC+RJ45/4xSC	7260866	50	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-55-4xSC+RJ45/4xSC	7260867	55	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-60-4xSC+RJ45/4xSC	7260868	60	4xSC/4xSC	RJ 45/-	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-20-4xSC+RJ45/4xSC+RJ45	7260869	20	4xSC/4xSC	RJ 45/RJ 45	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-25-4xSC+RJ45/4xSC+RJ45	7260872	25	4xSC/4xSC	RJ 45/RJ 45	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-30-4xSC+RJ45/4xSC+RJ45	7260873	30	4xSC/4xSC	RJ 45/RJ 45	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-35-4xSC+RJ45/4xSC+RJ45	7260874	35	4xSC/4xSC	RJ 45/RJ 45	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-40-4xSC+RJ45/4xSC+RJ45	7260875	40	4xSC/4xSC	RJ 45/RJ 45	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-45-4xSC+RJ45/4xSC+RJ45	7260876	45	4xSC/4xSC	RJ 45/RJ 45	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-50-4xSC+RJ45/4xSC+RJ45	7260877	50	4xSC/4xSC	RJ 45/RJ 45	-	A
PK-34-CAT6+4xBBXS-55-4xSC+RJ45/4xSC+RJ45	7260878	55	4xSC/4xSC	RJ 45/RJ 45	-	A

(1) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lämpötilassa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

(2) Kelan sisältävän pahvilaatikon koko: A (400 x 400 x 80 mm); B (400 x 400 x 120 mm)

(3) Liittimen merkintä: 4xSC/- = 4 SC-liitintä PK-kotelossa; 4xSC/4xSC = 4 SC liitintä molemmissa päissä

(4) BBXS = Taivutussietoiset BendBright XS kuidut (G652D & G.657A2)