


## FZORMSU-HF B2ca SISÄ- JA ULKOVALOKAAPELI

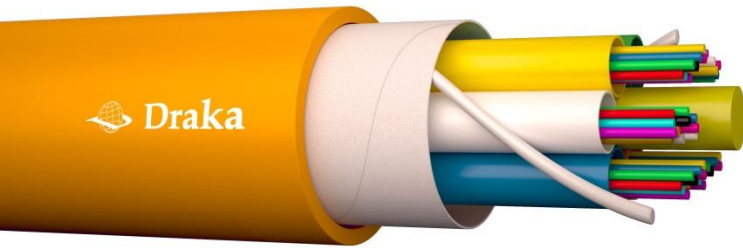

### KÄYTTÖ

Metalliton halogeeniton yleiskaapeli jyrjäsuojalla sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona kanava-asennuksiin. Puolikuiva vedenpitävä kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.

### RAKENNE

<b>Kuitu</b>	Värjätty ColorLock <sup>XS</sup> yksimuotokuitu (ITU-T G.657.A1) ja/tai monimuotokuitu	
<b>Toisio- päällystys</b>	Rasvatäytteinen värillinen muoviputki (miniputki)	
<b>Täyte</b>	Muovilanka	
<b>Keski- elementti</b>	Lasikuitulujitteinen muovitanko, joka on tarvittaessa päällystetty polyeteenillä	
<b>Kertaus</b>	Miniputket (ja mahdolliset täytteet) ovat SZ-kerrattu keskielementin ympärille	
<b>Vedenesto</b>	Kaapelisydämen ympärillä on pitkittäinen vedenestonauha	
<b>Vetoelementit</b>	Lasikuituelementit	
<b>Vaipan väri</b>	SM BendBright	oranssi tai keltainen
	OM3 BendBright	turkoosi
	OM4 BendBright	violetti
	OM5 BendBright	limenvihreä
<b>Vaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton vaippa, EN 50290-2-27.	

### OMINAISUUKSIA

<b>Standardit</b>	IEC 60794-1 IEC 60794-2 IEC 60332-3-24 IEC 61034 IEC 60754-2 EN 50575:2014+A1:2016 EN 13501-6, luokka: B2ca s1d1a1 (CPR-paloluokitus)
<b>Värijärjestelmä</b>	FIN2012 tai IEC 60304
<b>Maksimi vetovoima asennuksessa</b>	5000 N
<b>Min. taivutussäde vedettäessä</b>	10 x kaapelin halkaisija
<b>Min. taivutussäde asennettuna</b>	20 x kaapelin halkaisija
<b>Lämpötila-alueet</b>	
<b>Käyttö</b>	-40... +70 °C
<b>Kuljetus</b>	-40... +70 °C
<b>Varastointi</b>	-40... +70 °C
<b>Asennus</b>	-15... +60 °C
<b>Puristuslujuus Levy</b>	3000 N/100 mm

© Prysmian Group 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

## FZORMSU-HF B2ca

### SISÄ- JA ULKOVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskeila / Vakiopituus km	Maks. asennusvoima, N	Snro
2x12xSM BB	12,2	155	K11 / 2	5000	0241639
4x12xSM BB	12,2	155	K11 / 2	5000	0241640
8x12xSM BB	14,0	190	K12 / 2	5000	0241641
4x12xOM3 BB	12,2	155	K11 / 2	5000	0241642
8x12xOM3 BB	14,0	190	K12 / 2	5000	0241643
4x12xOM4 BB	12,2	155	K11 / 2	5000	0241644
8x12xOM4 BB	14,0	190	K12 / 2	5000	0241661
4x12xOM5 BB	12,2	155	K11 / 2	5000	0241663
8x12xOM5 BB	14,0	190	K12 / 2	5000	0241664

© Prysmian Group 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.