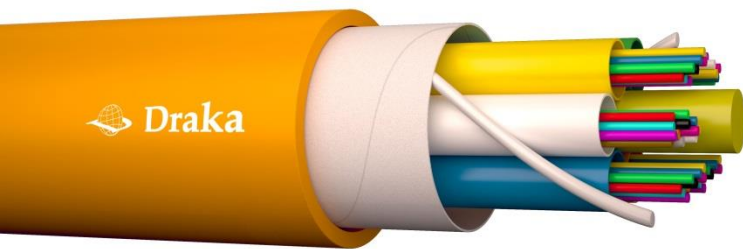


FZORMSU-HF C-PRo
 SISÄ- JA ULKOVALOKAAPELI

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu (ITU-T G.657.A1) ja/tai monimuotokuitu	
Toisio- päällystys	Rasvatäytteinen värillinen muoviputki (miniputki)	
Täyte	Muovilanka	
Keski- elementti	Lasikuitulujitteinen muovitanko, joka on tarvittaessa päällystetty polyeteenillä	
Kertaus	Miniputket (ja mahdolliset täytteet) ovat SZ-kerrattu keskielementin ympärille	
Vedenesto	Kaapelisydämen ympärillä on pitkittäinen vedenestonauha	
Vetoelementit	Lasikuituelementit	
Vaipan väri	SM BendBright	oranssi tai keltainen
	OM3 BendBright	turkoosi
	OM4 BendBright	violetti
	OM5 BendBright	limenvihreä
Vaippa	UV-suojattu halogeeniton vaippa, EN 50290-2-27.	

KÄYTTÖ

Metalliton, halogeeniton yleiskaapeli jyrjäsuojalla sekä sisä- että ulkoasennuksiin, niin kiinteistön tietoverkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona kanava-asennuksiin ja suoriin maa-asennuksiin suojahiekalla. Puolikuiva vedenpitävä kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.

OMINAISUUKSIA

Standardit	IEC 60794-1 IEC 60794-2 IEC 60332-3-24 IEC 61034 IEC 60754-2 EN 50575:2014+A1:2016 EN 13501-6, luokka: C _{ca} s1a,d1,a1 (CPR-paloluokitus)
Värijärjestelmä	FIN2012 tai IEC 60304
Maksimi vetovoima asennuksessa	5000 N
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	10 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-40... +70 °C
Kuljetus	-40... +70 °C
Varastointi	-40... +70 °C
Asennus	-15... +60 °C
Puristuslujuus Levy	2500 N/100 mm

© Prysmian Group 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FZORMSU-HF C-PRo

SISÄ- JA ULKOVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkausela / Vakiopituus km	Maks. asennusvoima, N	Snro
2x12xSM BB	11,2	120	K11 / 2	5000	0241639
4x12xSM BB	11,2	130	K11 / 2	5000	0241640
8x12xSM BB	12,8	170	K11 / 2	5000	0241641
8x24xSM BB	18,5	350	K14 / 2	5000	0241697
12x24xSM BB	18,5	350	K14 / 2	5000	0241698
4x12xOM3 BB	11,2	130	K11 / 2	5000	0241642
8x12xOM3 BB	12,8	170	K11 / 2	5000	0241643
4x12xOM4 BB	11,2	130	K11 / 2	5000	0241644
8x12xOM4 BB	12,8	170	K11 / 2	5000	0241661
4x12xOM5 BB	11,2	130	K11 / 2	5000	0241663
8x12xOM5 BB	12,8	170	K11 / 2	5000	0241664

© Prysmian Group 2019. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.